




Winkelschlauchventil

A56

Technische Eigenschaften

- Lieferbare Größen (nominal): DN40/1½", DN65/2½".
- Druckdaten: Betriebsdruck: 20,6 bar (300 psi)
- Ausführung: poliertes Messing, rauer und polierter Chrom.
- Anschlüsse: NPT Innengewinde am Einlass und NST Außen Gewinde am Auslass.
- Spezifikationen: Verwendung mit Feuerlöschschlauch-Trägerbaugruppen oder Feuerwehr-Auslassanschlüssen.

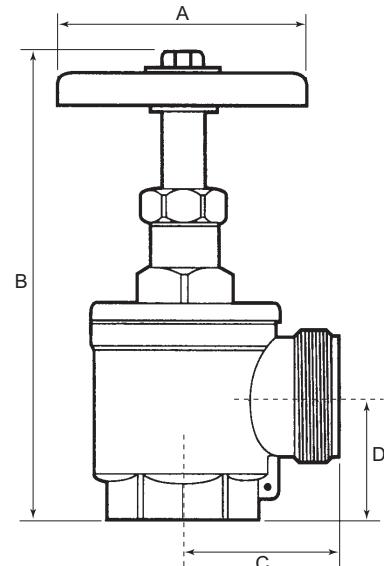

Winkelschlauchventill - A56

Technische Daten

nominale Rohrgröße		Maße (mm/Zoll)				Referenz			Gewicht (kg/lbs)
SI	US	A	B	C	D	poliertes Messing	rauher Chrom	polierter Chrom	
DN40	1½"	110 / 4.0	195 / 7.7	58 / 2.3	48 / 1.9	A56150150	A56150150RC	A56150150PC	4.1 / 9.0
DN65	2½"	130 / 5.1	268 / 10.6	81 / 3.2	67 / 2.6	A56250250	A56250250RC	A56250250PC	4.2 / 9.3

Winkelschlauchventil - A56

Materialliste

Position	Beschreibung	Material
1	Gehäuse	Schmiedemessing
2	Handrad	Gusseisen
3	Handradmutter	Stahl

